



I/O Module - Ready Cables

Module d'E/S - Câbles prêts à monter

E/A-Modul - verdrahtungsbereite Kabel

Modulo I/O - Cavi pronti

Módulo de E/S - Cables listos para conexión

(Cat 1492-CABLE①N3, ①RTBB, ①RTBO, ①RTBR, ①TBCH, ①TBNH, ①WA, ①WD, ①WH, ①WHF, ①WN, ①RTBN10, ①RTBN18, ①RTN32I, ①RTN32O)



ATTENTION: To prevent electrical shock, disconnect from power source before installing or servicing.

ATTENTION: Avant le montage et la mise en service, couper l'alimentation secteur pour éviter toutes décharges.

ACHTUNG: Vor Installations-oder Servicearbeiten Stromversorgung unterbrechen, um Elektroschocks zu vermeiden.

ATTENZIONE: Per prevenire infortuni, togliere tensione prima dell'installazione o manutenzione.

ATENCIÓN: Desconéctese de la corriente eléctrica, antes de la instalación o del servicio, a fin de impedir sacudidas eléctricas.


Specifications

Spécifications

Technische Daten

Specifiche

Especificaciones

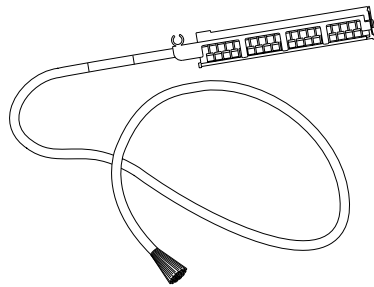

Catalog No. Référence Bestell-Nr. N. Catalogo Referencia	Cable Lengths ② Longueurs de câbles Kabellänge Lunghezze cavi Longitudes de cable	Insulation Rating Normes d'isolation Isolierwert Classe di isolamento Capacidad de aislamiento	# of Conductors Nombre de fils conducteurs Leiteranzahl N. di conduttori # de conductores	Conductor Size Calibre de fil Leiterquerschnitt Sezione conduttori Tamaño del conductor	I/O Module Connector Connecteur de module d'E/S E/A-Modulanschluß Connettore modulo I/O Conector de módulo de E/S
1492-CABLE①N3	1.0, 2.5, 5.0 m	300 Volts 80 C	40	#22 AWG	1746-N3
1492-CABLE①RTBB			20③	#18 AWG	1746-RT25B
1492-CABLE①RTBO			20③		1746-RT25C
1492-CABLE①RTBR			20③		1746-RT25R
1492-CABLE①TBCH			40④		1756-TBCH
1492-CABLE①TBNH			20		1756-TBNH
1492-CABLE①WA			12③		1771-WA
1492-CABLE①WD			12		1771-WD
1492-CABLE①WH			20		1771-WH
1492-CABLE①WHF			20		1771-WHF
1492-CABLE①WN			40		1771-WN
1492-CAB①RTN10			12	1769-RTBN10	
1492-CAB①RTN18			20	1769-RTBN18	
1492-CAB①RTN32I			40	1769-RTN32I	
1492-CAB①RTN32O			40	#22 AWG	1769-RTN32O

- ① Cables are available in 1.0 m, 2.5 m and 5.0 m lengths (010 = 1.0 m, 025 = 2.5 m, 050 = 5.0 m).
Longueurs de câbles disponibles: 1,0 m, 2,5 m et 5,0 m (010 = 1,0 m, 025 = 2,5 m, 050 = 5,0 m).
Kabel sind in den Längen 1,0 m, 2,5 m und 5,0 m erhältlich (010 = 1,0 m, 025 = 2,5 m, 050 = 5,0 m).
I cavi sono disponibili in lunghezze di 1,0 m, 2,5 m e 5,0 m (010 = 1,0 m, 025 = 2,5 m, 050 = 5,0 m).
Los cables están disponibles en longitudes de 1,0 m, 2,5 m y 5,0 m (010 = 1,0 m, 025 = 2,5 m, 050 = 5,0 m).

- ② Custom length cables also available. Contact local Sales Office for more information.
Il existe aussi d'autres longueurs de câbles. Contactez votre bureau de ventes pour plus d'informations.
Spezielle Kabellängen stehen ebenfalls zur Verfügung. Setzen Sie sich mit Ihrem Vertriebsbüro für weitere Informationen in Verbindung.
Sono disponibili cavi con lunghezze speciali. Contat l'ufficio vendite per avere ulteriori informazioni.
Hay disponibles cables de varias longitudes. Para más información comuníquese con la oficina de ventas.

- ③ 2 Conductors not wired to I/O Module connector.
2 connecteurs non reliés au connecteur du module d'E/S.
2 Leiter sind nicht mit dem E/A-Modulanschluß verdrahtet.
2 conduttori non collegati al connettore Modulo I/O.
2 conductores no están cableados al conector del módulo de E/S.

- ④ 4 Conductors not wired to I/O Module connector.
4 connecteurs non reliés au connecteur du module d'E/S.
4 Leiter sind nicht mit dem E/A-Modulanschluß verdrahtet.
4 conduttori non collegati al connettore Modulo I/O.
4 conductores no están cableados al conector del módulo de E/S.